

483 mm (19") Wandgehäuse Unique Serie



- ✓ 1.5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Traglast bis zu 100 kg
- ✓ Standardfarben Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

483 mm (19") Wandgehäuse Unique Serie, 600 mm Breite - 450 mm, 600 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP 20
- Abschließbare Sicherheitslastür mit Stahlrahmen
- Türanschlag einfach wechselbar
- 1-Punkt-Vierriegelung der Fronttür
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 600 mm tiefe Gehäuse mit Profilschienen an der Vorder- und Rückseite
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 100 kg
- Max. Einbautiefe: 370 mm (450 mm tiefe Gehäuse); 450 mm (600 mm tiefe Gehäuse)
- Kabelzuführung an Rückseite und Boden mit Kunststoffabdeckung & Oberseite mit verschiebbarer Abdeckung
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Produktübersicht

Die Wandgehäuse der Unique Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Die Installation erfolgt in zwei Arbeitsschritten: Die Rückwand des Gehäuses wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Optional können die Gehäuse auch freistehend mit separat erhältlichen Nivellierfüßen oder Rollen installiert werden. Die Türe und die Seitenwände lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Jedes Wandgehäuse beinhaltet ein Paar (2 Stück) montierte 483 mm (19")-Profilschienen im Inneren (Wandgehäuse ab 600 mm Tiefe beinhalten zwei Paare). Diese sind galvanisiert, mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen) und lassen sich in der Tiefe verstellen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung. Die Rückwand und das Bodenblech sind ausgestattet mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Assmann Electronic GmbH, Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid, Deutschland, info@assmann.com, Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten

Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 483 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

Produktabbildungen



Logistische Daten

Höheneinheiten (HE)	Höhe in mm	Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg
7HE	420 mm	600x450 mm	17 kg
		600x600 mm	19 kg
9HE	509 mm	600x450 mm	20 kg
		600x600 mm	23 kg
12HE	643 mm	600x450 mm	25 kg
		600x600 mm	30 kg
16HE	820 mm	600x450 mm	31 kg
		600x600 mm	37 kg
20HE	998 mm	600x450 mm	35 kg
		600x600 mm	40 kg

Artikelnummer Information

Wandgehäuse | 600 mm Breite - 450 mm Tiefe


Art.-Nr.	HE	Farbe
DN-19 07-U	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 07-U-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 09-U	9	Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 12-U	12	Grau (RAL 7035)
DN-19 12-U-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 16-U	16	Grau (RAL 7035)
DN-19 16-U-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 20-U	20	Grau (RAL 7035)
DN-19 20-U-SW		Schwarz (RAL 9005)

Wandgehäuse | 600 mm Breite - 600 mm Tiefe


Art.-Nr.	HE	Farbe
DN-19 07U-6/6	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 07U-6/6-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 09U-6/6	9	Grau (RAL 7035)
DN-19 09U-6/6-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 12U-6/6	12	Grau (RAL 7035)
DN-19 12U-6/6-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 16U-6/6	16	Grau (RAL 7035)
DN-19 16U-6/6-SW		Schwarz (RAL 9005)
DN-19 20U-6/6	20	Grau (RAL 7035)
DN-19 20U-6/6-SW		Schwarz (RAL 9005)

Technische Zeichnungen

Wandgehäuse | 600 mm Breite - 450 mm Tiefe

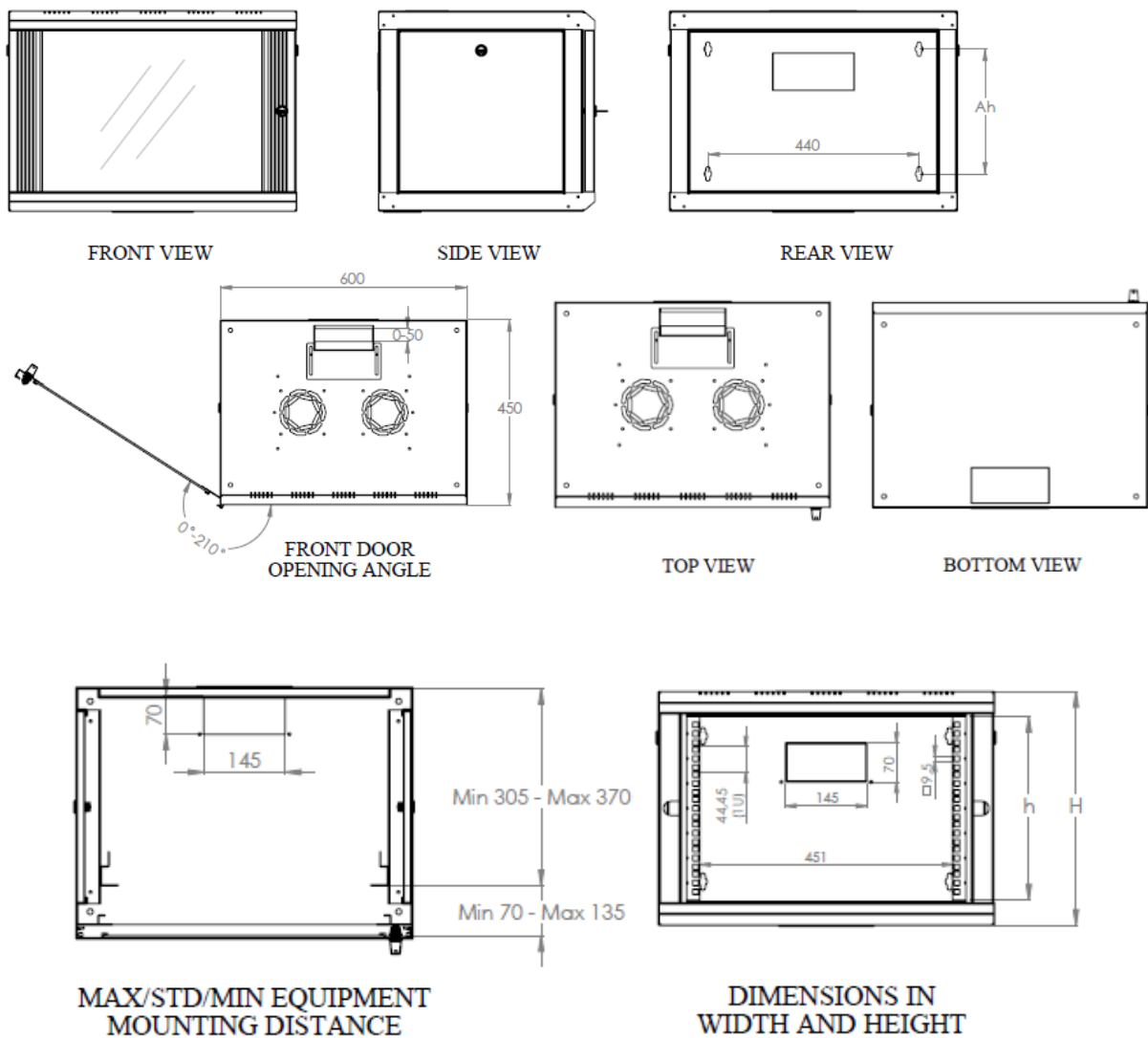

Wandgehäuse | 600 mm Breite - 600 mm Tiefe

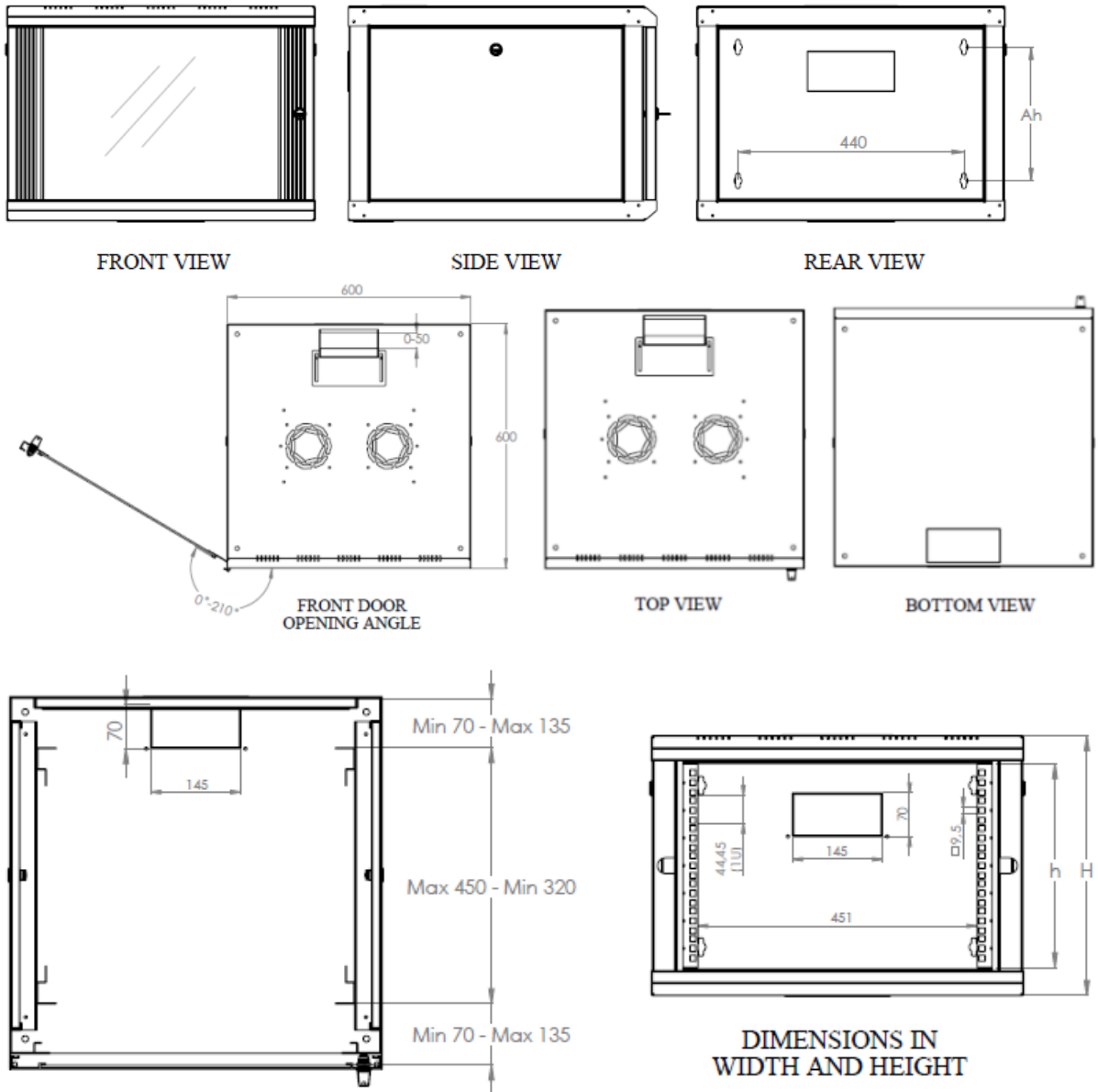

Montagelochabstand (Höhe "Ah")

HE	Ah
7	260 mm
9	349 mm
12	482 mm
16	660 mm
20	838 mm