

483 mm (19") Serverschrank Dynamic Basic Serie



DN-19 SRV-42U-8-D

dynamic**BASIC**

- ✓ 1,5 mm starkes Stahlblech
- ✓ Traglast bis zu 600 kg
- ✓ Standardfarben Grau und Schwarz
- ✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

Kurzbeschreibung

483 mm (19") Serverschrank Dynamic Basic Serie, 600, 800 mm Breite - 1000 mm Tiefe

Features

- Schutzklasse IP20
- Stahl-Front- und Rücktür mit 70% Perforation
- Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktür
- Türanschlag einfach wechselbar
- 120° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Front- und Rücktür
- Seitenwände sind abschließ- und abnehmbar
- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 483 mm (19")-Schienen: 600 kg
- 2 Stück verbaute Tiefenstreben für mehr Stabilität ab 26HE (4 Stück ab 32HE)
- Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte
- Ausgestanzter Kabeleinlass mit Kunststoffabdeckung im Boden links und rechts (bei Schränken ab 800 mm Breite)
- Ausgestanzte Kabeleinlässe mit Kunststoffabdeckung im Dach (3x bei Schränken ab 800 mm Breite; 1x bei Schränken mit 600 mm Breite)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Diverse Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert


Produktübersicht

Die Schränke der Dynamic Basic wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von spezieller Blechbiegetechnik als robuste Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung in den Farben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Im Sonderfall kann eine Demontage der Schränke erfolgen, um auch schwer zugängliche Aufstellungsorte zu erreichen. Die Türen lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Desweiteren ist das Dach vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Die Schränke beinhalten 2 Paare (4 Stück) montierte 483 mm (19")-Profilschienen im Inneren. Diese sind galvanisiert und mit einer Markierung der Höheneinheit versehen (zählbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusätzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19")-Komponenten zu ermöglichen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Jeder Schrank ist ausgestattet mit einem ausgestanzten Kabeleinlass mit Abdeckplatte im Boden. Der Boden bei Schränken ab 800 mm Breite wird zusätzlich erweitert mit ausgestanzten Kabeleinlässen mit Kunststoffabdeckung links und rechts. Im Dach befinden sich diese 1x bei Schränken mit 600 mm Breite und 3x ab 800 mm Breite. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

Konform gemäß Standards

- ISO 9001:2008
- IEC 297-1, -2 (Abmessungen mechanischer Strukturen im 483 mm (19")-Bereich)
- EN 61587-1:2012 (mechanische Trägere für elektronische Anlagen)
- EN 60950-1:2006 (CE informationstechnologische Anlagen - Sicherheit - Teil1 - Allgemeine Anforderungen)

Produktabbildungen

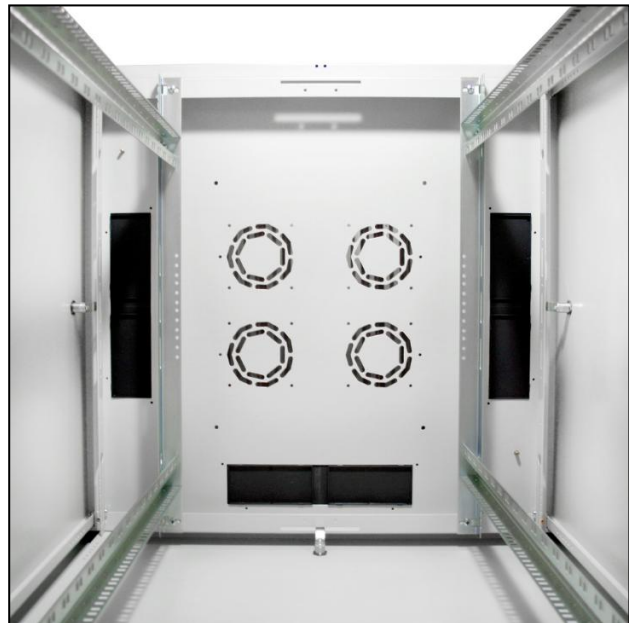

Logistische Daten

Höheneinheit (HE)	Höhe x Breite x Tiefe in mm	Nettogewicht in kg
26HE	1330x600x1000 mm	80,5 kg
42HE	2040x600x1000 mm	112,9 kg
	2040x800x1000 mm	136,7 kg

*Höhe in mm inkl. Nivellierfüße - für Schrankabmessungen vom Dach bis zum Boden ohne Nivellierfüße ziehen Sie bitte ca. 30 mm von der Höhe ab.

Artikelnummer Information

Serverschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe


Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 SRV-26U-D	26HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-26U-DB	26HE	Schwarz (RAL 9005)
DN-19 SRV-42U-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

Serverschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

Artikelnummer	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 SRV-42U-8-D	42HE	Grau (RAL 7035)
DN-19 SRV-42U-8-DB	42HE	Schwarz (RAL 9005)

Technische Zeichnungen

Serverschrank Dynamic Basic Serie - 600 mm Breite x 1000 mm Tiefe

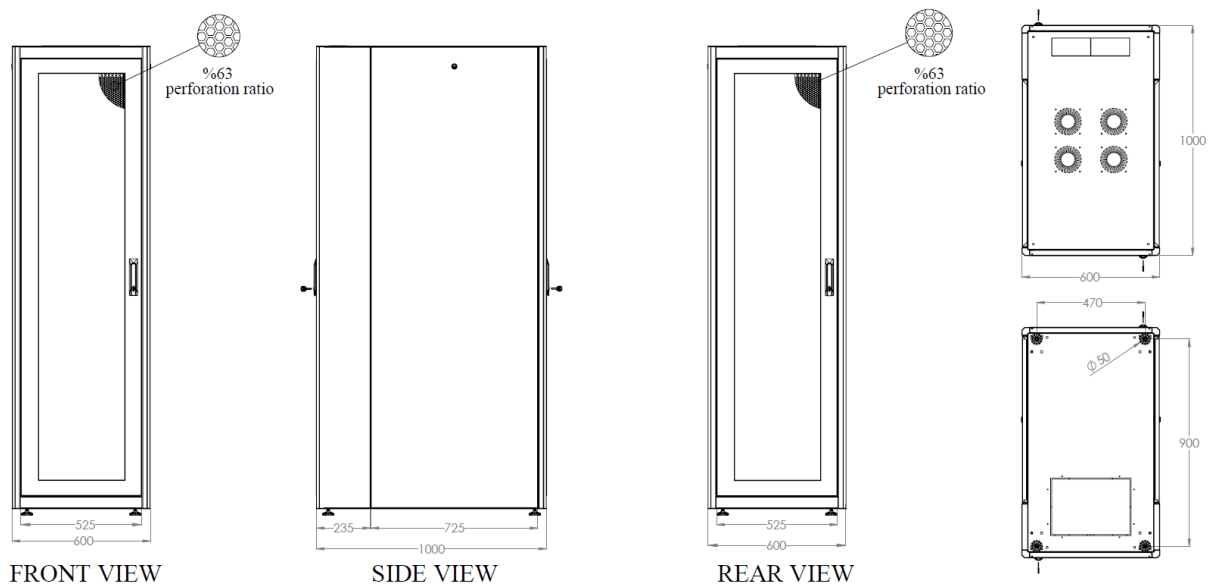

Serverschrank Dynamic Basic Serie - 800 mm Breite x 1000 mm Tiefe

