



Einhell

EXPERT

Tauchsäge

TE-PS 165

Art.-Nr.: 4331300

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825629668

Die Einhell Tauchsäge TE-PS 165 arbeitet sich kraftvoll durch unterschiedlichste Materialien: Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt erlaubt präzise Schnitte bei 45 bis 90° Neigungswinkel. Schnitttiefe und Neigungswinkel sind werkzeuglos einstellbar. Die Sägeblatтарыetierung ermöglicht einen leichten Wechsel des Blattes. Das Sichtfenster bietet bessere Sicht auf den Schnittbereich. Das vier Meter lange Kabel sorgt für einen besonders großen Aktionsradius. Geradlinige Arbeitsergebnisse ermöglicht der Parallelanschlag. Dank Staubsaugeradapter an der Tauchsäge bleibt der Arbeitsplatz sauber. Der große Griffbügel dient dem ermüdungsfreien Arbeiten. Für noch mehr Präzision sorgt das separat erhältliche Führungsschienensystem.

Ausstattung

- Werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Griffbügel für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Sägeblatтарыetierung für leichten Sägeblattwechsel
- Saubere, präzise Schnitte im randnahen Einsatzbereich
- Sichtfenster für bessere Sicht auf den Schnittbereich
- Kabellänge 4m für großen Aktionsradius
- Parallelanschlag für geradlinige Arbeitsergebnisse
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Separat erhältliches Führungsschienensystem für mehr Präzision
- Spez. Plastikhalter für die Feinjustierung der Führungsschiene





Technische Daten

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1200 W |
| - Leerlaufdrehzahl | 5200 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | 165 x 20 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 48 STK |
| - Schnitttiefe bei 90° (ohne Schiene) | 56 mm |
| - Schnitttiefe bei 45° (ohne Schiene) | 42 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.75 |
| - Bruttogewicht (kg) | 6.25 |
| - Maße Einzelverpackung | 380 x 250 x 272 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 12 kg |
| - Maße Exportkarton | 530 x 385 x 295 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 924 1848 2200 |

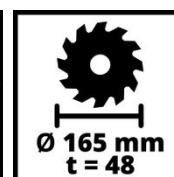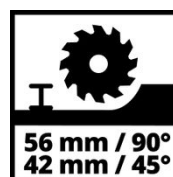

Als Sonderzubehör erhältlich



Führungsschiene Alu 2x1000mm
Handkreissägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4502118
EAN-Code: 4006825632675
Einhell Accessory