

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Y-Verteiler dienen dazu, um mehrere Signale zu bündeln oder zu verteilen, um Platz zu sparen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
Best.-Nr.	1550620000
Ausführung	Y-Steckverbinder, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118357141
VPE	1 Stück

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	17 g
--------------	------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anschlussdaten

Sammelabgang - Steckverbinder	M8 - Stift	Einzelabgang 1 - Steckverbinder	M8 - Buchse
Einzelabgang 2 - Steckverbinder	M8 - Buchse	Anzugsdrehmoment	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Allgemeine Daten

Anschlussgewinde	M8 / M8	Codierung	M8 = keine
Gehäusebasismaterial	PUR	Kontaktfläche	Au (Gold)
Leiteraußendurchmesser	-	Nennspannung	24 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	3
Schirmanschluss	Nein	Schutzart	IP67
Steckzyklen	≥ 100	Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C
Verschmutzungsgrad	3		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-03-12
eClass 8.1	27-44-03-12	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Broschüre/Katalog	FL FIELDWIRING EN
-------------------	-----------------------------------

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

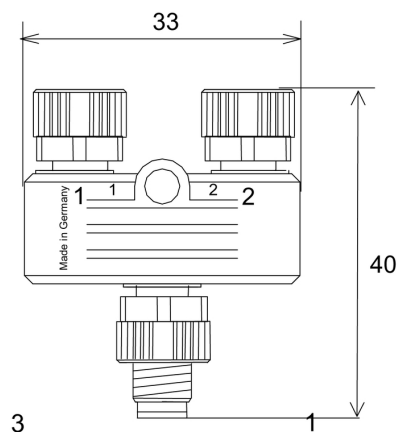
Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Maßzeichnung****Schaltbild**