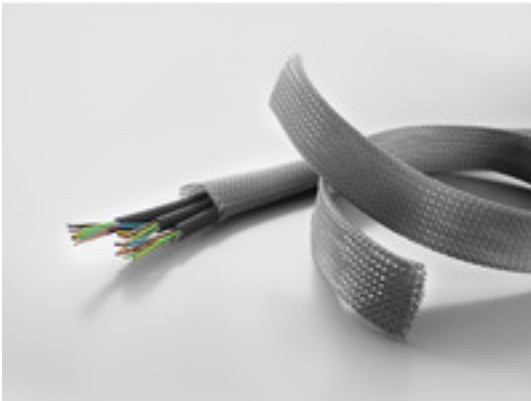


CBC-FB 30-45/100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CBC-FB 30-45/100
Best.-Nr.	2588880000
Ausführung	Kabelschuttschlauch Gewebe
GTIN (EAN)	4050118602432
VPE	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	100.000 mm	Länge (inch)	3.937 inch
Nettogewicht	25 g	Durchmesser	45 mm

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	45 mm
Bündeldurchmesser, min.	30 mm	Durchmesser	45 mm
Farbe	silbergrau	Nenndurchmesser	30 mm
Nutzbarer Querschnitt	1.590 mm ²	Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------