

**THM  
THM EL 100 SI 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

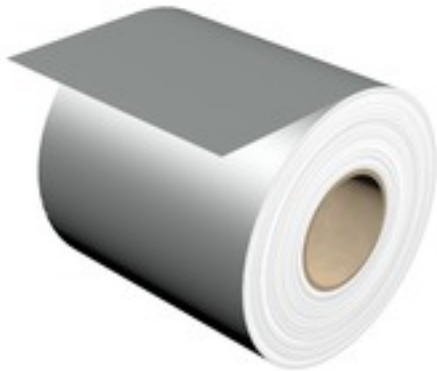**Kennzeichnung maßgeschneidert: EL**

Als ökonomische Alternative zu herkömmlichen Schildschienen oder Sonderetiketten kommen die MultiMark-Endlosvarianten ins Spiel. Bei vorgegebener Breite lässt sich die Länge in der Software passgenau auf den zu erstellenden Markierer konfigurieren. Ein einsetzbares Messer schneidet die Etiketten individuell auf das festgelegte Maß zu. Perfekt für großflächige Kennzeichnungen von Funktions- oder kompletten Klemmblocken.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                 | THM EL 100 SI 30M                                     |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1517270000</a>                            |
| Ausführung          | THM, Gerätemarkierer, 100, silber                     |
| GTIN (EAN)          | 4050118325119                                         |
| VPE                 | 1 Stück                                               |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM  
THM EL 100 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |           |              |              |
|--------------|-----------|--------------|--------------|
| Länge        | 30.000 mm | Länge (inch) | 1.181,1 inch |
| Höhe         | 100 mm    | Höhe (inch)  | 3,937 inch   |
| Tiefe        | 0,08 mm   | Tiefe (inch) | 0,003 inch   |
| Nettogewicht | 503 g     |              |              |

**Allgemeine Angaben**

|                                |                |                          |                       |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Anzahl je Bogen                | 1              | Anzahl je Rolle          | 1                     |
| Aufdruckverfahren              | Thermotransfer | Ausführung               | Endlos, selbstklebend |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0            | Einsatztemperaturbereich | -40...150 °C          |
| Farbe                          | silber         | Halogene                 | Nein                  |
| Kleber                         | Acrylatkleber  | Länge                    | 30.000 mm             |
| Werkstoff                      | Polyester      | Zulassung nach UL 969    | Ja                    |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|


**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

### THM THM EL 100 SI 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

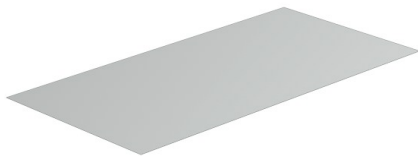

**THM**  
**THM EL 100 SI 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

