

**THM
THM ET S7 1500 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

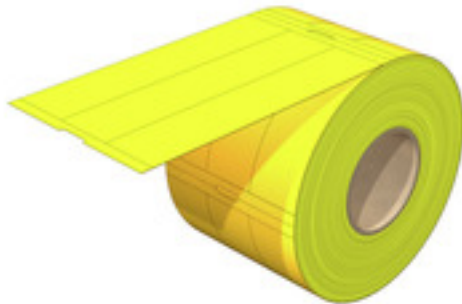

Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens.

- Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden
- Leicht vereinzelbare Etiketten
- Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM ET S7 1500 GE
Best.-Nr.	1991670000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, gelb
GTIN (EAN)	4050118376326
VPE	500 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**THM
THM ET S7 1500 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	22,9 mm	Breite (inch)	0,902 inch
Höhe	108,8 mm	Höhe (inch)	4,283 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	0,68 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	500	Applikation / Hersteller	Siemens
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	halogenfrei
Breite	22,9 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Werkstoff	Polypropylen
Zulassung nach UL 969	Nein		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
-------------------	------------------------------