

Verbindungselemente
H1,5/14 R SP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

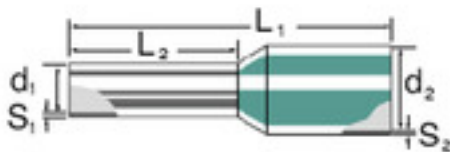

- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C
- Bei Bedarf kann der Einführtrichter auch aus schwer entflammbarem Material gefertigt werden

Für Leiter von 0,14 - 150 mm² (AWG 26-300 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R SP
Best.-Nr.	1476270000
Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 10 mm, 8 mm, rot
GTIN (EAN)	4050118283099
VPE	100 Stück

**Verbindungselemente
H1,5/14 R SP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	14 mm	Breite (inch)	0,551 inch
Nettogewicht	0,026 g		

Technische Daten

Ausführung	isoliert
------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	10 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,5 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	14 mm	Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------