

**THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

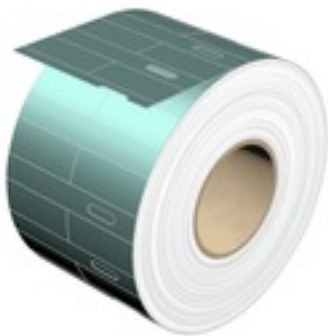

Die THM ET S7, nichtklebende Etiketten, auf Rolle dienen zur Kennzeichnung der SIMATIC ET 200S, S7-300 und S7-400 Module der Firma Siemens.

- Mit der Software M-Print® PRO können die THM ET S7 individuell mit einem THM Drucker beschriftet werden
- Leicht vereinzelbare Etiketten
- Der THM Plus S Drucker sorgt für eine hohe Bedruckungsresistenz

Allgemeine Bestelldaten

Typ	THM ET 200SP 12.8/31 TU
Best.-Nr.	1487680000
Ausführung	THM, Gerätemarkierer, 31 x 12.8 mm, Siemens, türkis
GTIN (EAN)	4050118296600
VPE	1 Stück
kompatibler Drucker	2430920000 2448870000

**THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	12,8 mm	Breite (inch)	0,504 inch
Höhe	31 mm	Höhe (inch)	1,22 inch
Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Nettogewicht	442 g		

Allgemeine Angaben

Anzahl je Rolle	2.000	Applikation / Hersteller	Siemens
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	halogenfrei
Breite	12,8 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich	-50...100 °C	Farbe	türkis
Halogene	Nein	Werkstoff	Polypropylen
Zulassung nach UL 969	Nein		

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

