

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Für den geräteseitigen Anschluss werden im Bereich der Sensor-Aktorverkabelung verschiedene Einbausteckverbinder benötigt. Diese sind in den Varianten M12, M8 und natürlich auch M5 verfügbar.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Best.-Nr.	2577160000
Ausführung	Einbaustecker, 7/8", 7/8", Polzahl: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
VPE	1 Stück

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 66 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normen

Zertifikat-Nr. (cURus) E307231

Allgemeine Daten

Aderquerschnitt	0,75 mm ²	Anschlussart	Stift
Anschlussgewinde	7/8"	Codierung	keine
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, vernickelt	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Leiteraußendurchmesser	-
Litzen-/Kabellänge	0,4 m	Nennspannung	300 V
Nennstrom	8 A	Polzahl	4
Schutzart	IP67, im verschraubten Zustand	Steckzyklen	≥ 100
Temperaturbereich Gehäuse	-25...+85 °C	Verschraubung	7/8"

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0


Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

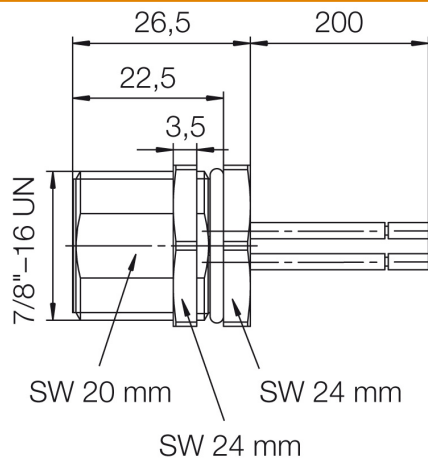

Schaltbild

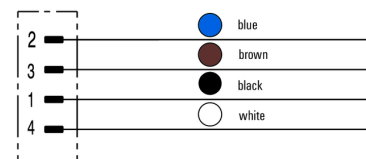

Polbild

