

Verbindungselemente
H0,75/16DS GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

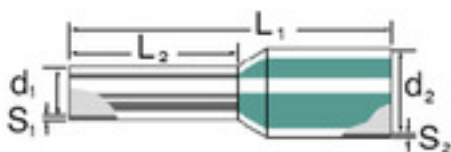

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/16DS GR
Best.-Nr.	2091010000
Ausführung	Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, grau
GTIN (EAN)	4050118421606
VPE	500 Stück

Verbindungselemente H0,75/16DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	16 mm	Breite (inch)	0,63 inch
Nettogewicht	0,094 g		

Technische Daten

Ausführung	isoliert
------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	12 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,2 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,4 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm
L1 in mm	16 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	EPLAN
-------------------	-----------------------

Verbindungselemente H0,75/16DS GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Abbildung ähnlich

