


## ESG ESG 9/17 MM GE VPE1000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

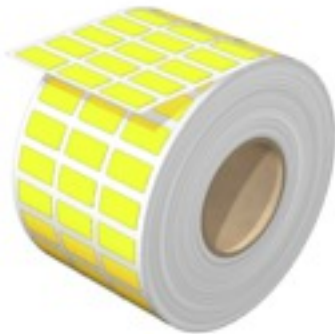

### Langlebigkeit gewährleistet: ESG

Die verschiedenfarbigen und -formatigen Etiketten sind mit einer stark klebenden Schicht versehen, sodass beste Haftung auf dem Untergrund garantiert ist. Doppelt laminiertes Polyester macht das Ausgangsmaterial sehr dünn und zugleich enorm reißfest.

### Ihre Vorteile mit MultiMark

- Doppelt laminiertes Polyester
- Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- Gerätemarkierer im vertrauten Design

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                 | ESG 9/17 MM GE VPE1000                                |
| Best.-Nr.           | <a href="#">2496820000</a>                            |
| Ausführung          | ESG, Gerätemarkierer, 9 x 17 mm, gelb                 |
| GTIN (EAN)          | 4050118508321                                         |
| VPE                 | 1.000 Stück                                           |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**ESG**  
**ESG 9/17 MM GE VPE1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite       | 17 mm   | Breite (inch) | 0,669 inch |
| Höhe         | 9 mm    | Höhe (inch)   | 0,354 inch |
| Tiefe        | 0,1 mm  | Tiefe (inch)  | 0,004 inch |
| Nettogewicht | 0,043 g |               |            |

**Allgemeine Angaben**

|                          |              |                                |                            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| Anzahl je Rolle          | 1.000        | Ausführung                     | selbstklebend, halogenfrei |
| Breite                   | 17 mm        | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                        |
| Einsatztemperaturbereich | -40...120 °C | Farbe                          | gelb                       |
| Halogene                 | Nein         | Kleber                         | Acrylatkleber              |
| Werkstoff                | Polyester    | Zulassung nach UL 969          | Ja                         |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN</a> |
|-------------------|-----------------------|

**ESG**  
**ESG 9/17 MM GE VPE1000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

