


ESG ESG 9/26 SCM-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

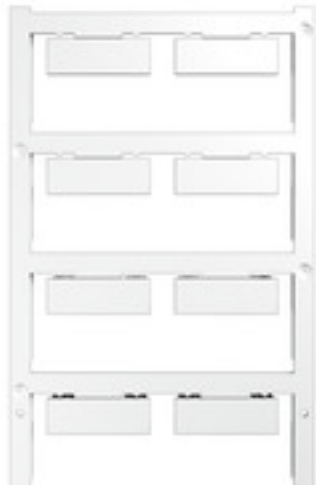

Mit den Weidmüller Gerätemarkierern entsprechen Anwender der Betriebsmittelkennzeichnungspflicht. Anwender können die Gerätemarkierer, mit entsprechender Software und systemkompatiblen Druckersystemen, selbst beschriften. ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild.

ESG 9/26 SCM-I MC... zum Markieren der Relaissockel der RIDERSERIES RCM:

- Aufsteckbarer MultiCard Markierer
- Auf allen 4 Ebenen des Relaissockels aufsteckbar
- PrintJet bedruckbar

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ESG 9/26 SCM-I MC NE WS
Best.-Nr.	2558330000
Ausführung	ESG, Gerätemarkierer x 26 mm, Farbe: weiß
GTIN (EAN)	4050118569049
VPE	80 Stück
kompatibler Drucker	1324380000

**ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	26 mm	Breite (inch)	1,024 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Nettogewicht	0,963 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...100 °C	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C		

Allgemeine Daten

Farbe	weiß	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
-------	------	--------------------------------	-----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	STEP
-------------------	----------------------

Datenblatt

ESG
ESG 9/26 SCM-I MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

