

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

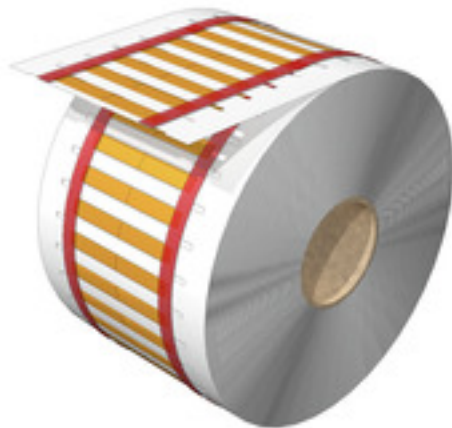
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Multimark**

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen.

Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

Ihre Vorteile mit MultiMark

- Kompaktes, praxisorientiertes Sortiment
- Schnell gedruckt und konfektioniert
- Sichere Identifikation Ihrer Verbindungen
- Sehr gute Materialeigenschaften

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y
Best.-Nr.	2621590000
Ausführung	Leiter- und Kabelmarkierer, 1.6 - 3.2 mm, 24.9 x 5.2 mm, gelb
GTIN (EAN)	4050118625455
VPE	2.000 Stück
kompatibler Drucker	2430920000

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5,2 mm	Breite (inch)	0,205 inch
Höhe	24,9 mm	Höhe (inch)	0,98 inch
Tiefe	0,77 mm	Tiefe (inch)	0,03 inch
Nettogewicht	0,268 g		

Allgemeine Angaben

Breite	5,2 mm	Einsatztemperaturbereich	-55...125 °C
Farbe	gelb	Halogene	Nein
Schriftfeldgröße	5.2 x 24.9 mm	Werkstoff	Polyolefin

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Leiteraußendurchmesser	1.6 - 3.2 mm
Leiteraußendurchmesser, max.	3,2 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	1,6 mm
Schrumpfrate	2:1	empfohlene Schrumpftemperatur	90 °C

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

HS-FR 1.6-3.2/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Zeichnungen

