

SAI-4-M M12 1:1 SO UT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

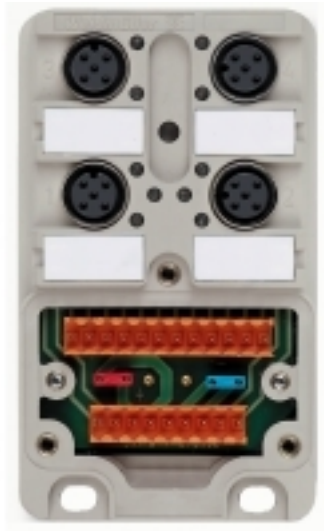

M12 Verteiler werden in allen möglichen Ausführungen angeboten. Die 4,6 oder 8 M12 Steckplätze sind 4 oder 5 polig. Der Sammelabgang ist wahlweise ausgeführt als Festkabelvariante, Haubenvariante zum Selbstanschließen oder mit M23. Weiterhin gibt es einige besondere Ausführungen. So gibt es 1 zu 1 Verteiler für die freie Wahl der Anschlüsse oder auch Verteiler, die für die Ex Zone 1 zugelassen sind.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAI-4-M M12 1:1 SO UT
Best.-Nr.	1044340000
Ausführung	Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Nein
GTIN (EAN)	4032248776474
VPE	2 Stück

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 124 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP67	Polzahl	5
Anzahl Kontaktbuchsen	4	Anschlussgewinde	M12
LED	Nein	Initiator LED	Nein

Anschlussdaten

Verteilerabgang Haubenversion

Elektrische Daten

max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz 4 A Isolationswiderstand $10^9 \Omega$

Technische Daten Kabel

Polzahl 5

Werkstoffdaten

Kontaktmaterial CuZn Kontaktoberfläche vergoldet

Klassifikationen

ETIM 4.0	EC002585	ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-44-01-08
eClass 9.1	27-44-01-08		

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads


Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)
 Engineering-Daten [WSCAD](#)

SAI-4-M M12 1:1 SO UT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

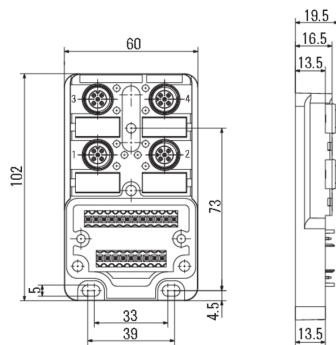

Schaltbild

