

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Bestellbezeichnung | Artikelnummer | EAN Code |
| RC 130i weiß | EM10015014 | 4015120015014 |



Kurzbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme | < 0,3 W |
| ca. | |
| Erfassungsbereich | 130° und 360° |
| Reichweite | Unterkiereichschutz ca. 20 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m |
| Reichweitenanpassung | elektronisch, mechanisch, je Sensor, 1 x 130° |
| Einstellmöglichkeiten | mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot- Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C...+55 °C |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Montageart | Decken- und Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Gehäusematerial | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Abmessungen ca. | Höhe 105 mm x Breite 78 mm x Länge 135 mm |
| Lieferumfang | inklusive Linienmaske |
| Slave-Eingang | nein |
| Lichtwert | ca. 2 - 2500 Lux |
| Einschaltverzögerung | 0 s |
| [s] | |
| Ausschaltverzögerung | 5 s |
| [s] | |

Zubehör

- EM10016004 - Mobil-RCi silber
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10016110 - RC Eckschalter weiß
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied

Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.


Bestellbezeichnung
RC 130i weiß

Artikelnummer
EM10015014

EAN Code
4015120015014



Maße in mm

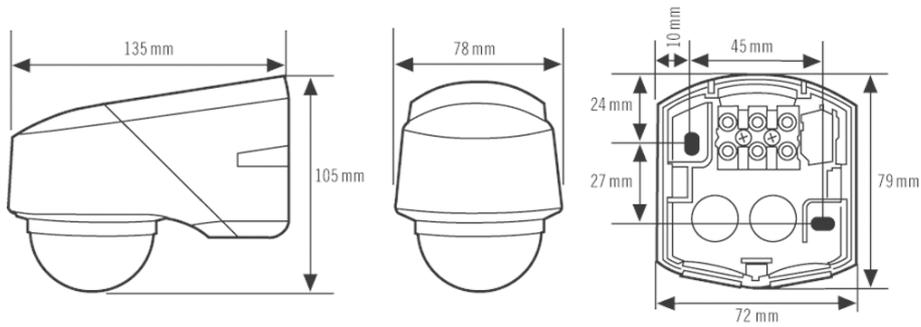

SCHALTPLÄNE

