

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
RC 130i braun	EM10015113	4015120015113



Kurzbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,3 W
ca.	
Erfassungsbereich	130° und 360°
	Unterkriechschutz
Reichweite	ca. 20 m, bei einer
	Montagehöhe von 2,5 m
Reichweitenanpassung	elektronisch, mechanisch, je
	Sensor, 1 x 130°
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler,
	elektronisch über Infrarot-
	Fernbedienungen Mobil-RCi,
	Mobil-RCi-M (separat bestellen)
Zulässige	-25 °C...+55 °C
Umgebungstemperatur	
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Montageart	Decken- und Wandmontage,
	Innen- und Außeneckmontage
	mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 105 mm x Breite 78 mm x
	Länge 135 mm
Lieferumfang	inklusive Linienmaske
Slave-Eingang	nein
Lichtwert	ca. 2 - 2500 Lux
Einschaltverzögerung	0 s
[s]	
Ausschaltverzögerung	5 s
[s]	

Zubehör


- EM10016004 - Mobil-RCi silber
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EM10016127 - RC Ecksocket braun
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied

Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
RC 130i braun	EM10015113	4015120015113



Maße in mm

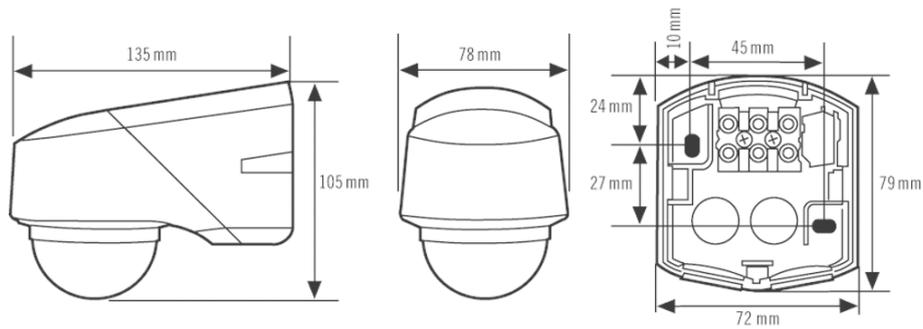

SCHALTPLÄNE

