

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD 200 schwarz	EM10025334	4015120025334



Kurzbeschreibung

- Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Anpassung der Erfassung und Reichweite durch dreh- und neigbare Kugelkopf-Technik
- Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör

Technische Daten

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	< 0,8 W
Erfassungsbereich	ca. 200°, Sensor horizontal drehbar +/- 90°
Reichweite	ca. 12 m, bei einer Montagehöhe von 2,5 m
Reichweitenanpassung	mechanisch durch Neigen der Bewegungsmelder-Kugel, max. 80°
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 81 mm x Breite 74 mm x Länge 102 mm
Slave-Eingang	nein
Lichtwert	ca. 2 - 1000 Lux
Einschaltverzögerung [s]	0 s
Ausschaltverzögerung [s]	0 s
Konformität	CE, RoHS

 
Zubehör

- EM10025532 - MD Ecksocket schwarz
- EP10426988 - RC-Filter/Löschglied


Hinweis: Das Gerät ist kompatibel zu den Automatikstrahlern AF 150/200, AF 300/200 und AF 500/200.

Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	EAN Code
MD 200 schwarz	EM10025334	4015120025334



Maße in mm

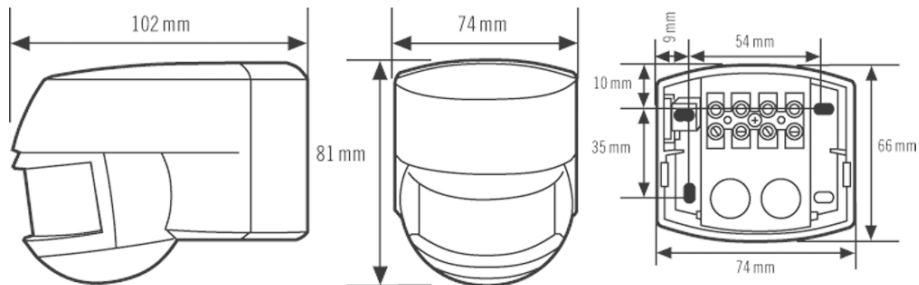

SCHALTPLÄNE

