


Mehrfachsteckdose 2-fach mit seitlichem Schutzkontakt
Socket-outlet, multiple portable, 2-way with earthin contact

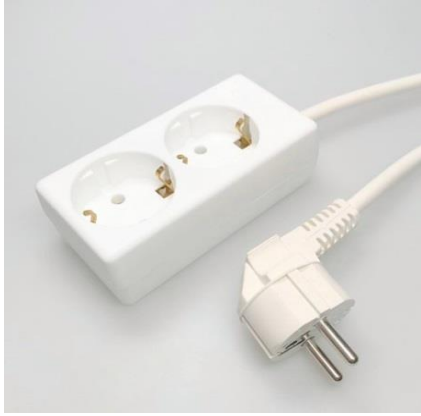

Gewicht
/ Weight



Beschreibung / Description


Nicht-wiederanschließbare (nwa) Ausführung mit flexibler Leitung H05VV-F 3G1,5 mm² und angespritztem Winkelstecker. Länge der Zuleitung 1,5m.

non-rewireable (nwa) version with flexible cord H05VV-F 3G1,5 mm² and molded plug, cord length 1,5m.

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	DIN VDE 0620-1:2005 / DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

Abmessungen / Dimensions

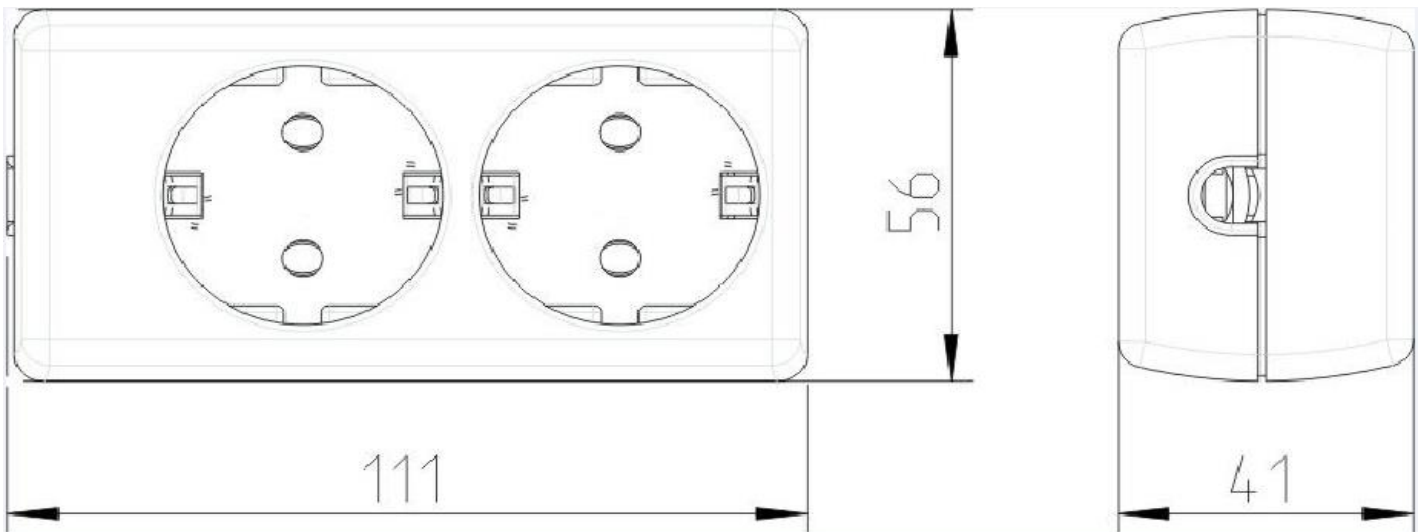

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
65 mm 65 mm 65 mm