

LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A (200 029)

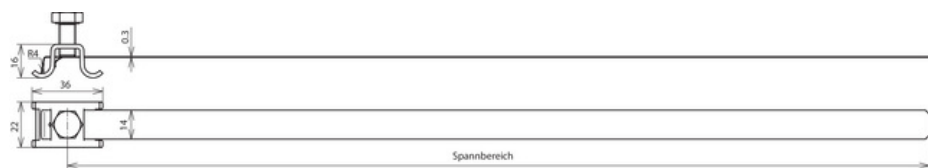


Abbildung unverbindlich

Typ	LH 6.8 SB50.120 SPSM8 V2A
Art.-Nr.	200 029
Spannbereich Ø Rohr	50-120 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-8 mm
Leitungsführung	fest
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Schraube	⚙️ (SW13) M8 x 16 mm
Werkstoff Spannkopf / Schraube	NIRO
Befestigung	an beliebigen Querschnittsformen mit Spannschraube (M8)
Gewicht	45 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364031265
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.