


LH 8 SB80.100 SCL V2A (200 069)



Abbildung unverbindlich

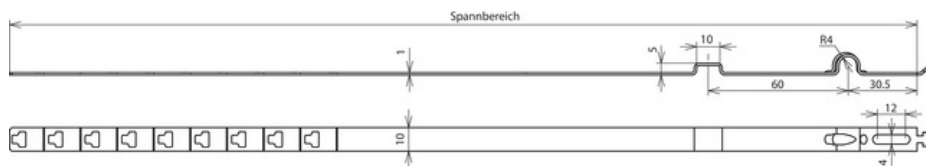

Typ	LH 8 SB80.100 SCL V2A
Art.-Nr.	200 069
Bauteilschutz	Dt.Gbm. Nr. G 91 05 549.0
Spannbereich Ø Rohr	80-120 mm stufig, Abstand 5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungsführung	fest
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Befestigung	schraublos durch Verrasten der Enden und Verspannung an den Prägungen mittels Zange
Gewicht	28 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364041561
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.