


**DLH US 8 H16 L335 GR V2A (204 159)**



Abbildung unverbindlich

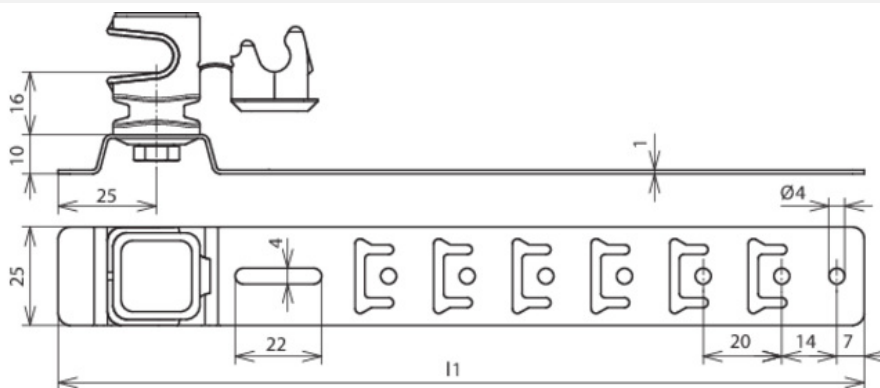

Typ	DLH US 8 H16 L335 GR V2A
Art.-Nr.	204 159
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Strebenlänge (l1)	335 mm
Bauhöhe Leitungshalter	16 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	grau *
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Strebenausführung	mit vorgeformten Biegestellen
Befestigungsmöglichkeit	Hakenarretierung, abwinkeln, nageln
Art der Dacheindeckung	Pfannendächer
Innengewinde	M6
Gewicht	78 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364042537
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.