

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)

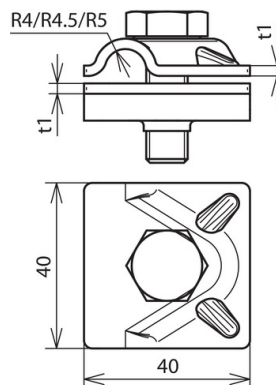
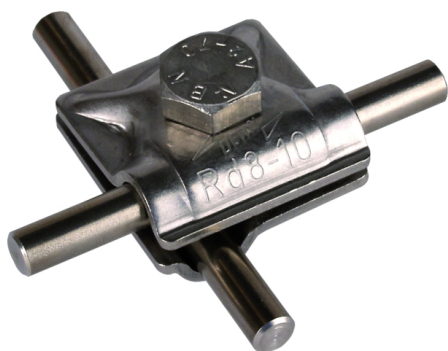


Abbildung unverbindlich

Artikel auch für die unterirdische Anwendung geeignet

Typ	MVK 8.10 SKM10X35 V4A
Art.-Nr.	390 079 ✓
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd	8-10 mm
Materialstärke (t1 / t2)	2,5 mm
Schraube	● M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	4,7 kA
Gewicht	96 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364128996
VPE	50 Stk.

Hinweis: Art.-Nr. 390 079 mit dem Werkstoff NIRO (V4A) auch für die unterirdische Anwendung geeignet.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.