



KS 8.10 FL40 STTZN (321 045)

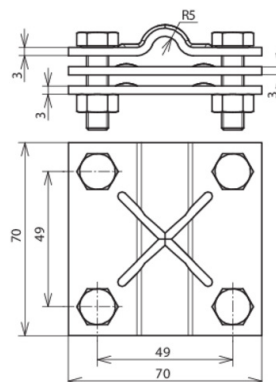
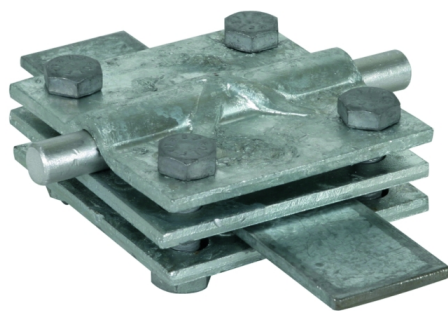


Abbildung unverbindlich

| Typ | KS 8.10 FL40 STTZN |
|--|--------------------|
| Art.-Nr. | 321 045 |
| Werkstoff Klemme | St/tZn |
| Klemmbereich Rd / FI | 8-10 / 30-40 mm |
| Klemmbereich FI / FI | 30-40 / 30-40 mm |
| Schraube | M8 x 30 mm |
| Werkstoff Schraube / Mutter | St/tZn |
| Abmessung | 70 x 70 x 3 mm |
| Zwischenplatte | ja |
| Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
| Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
| Zinküberzug nach DIN EN 1461 | ≥ 70 µm |
| Gewicht | 413 g |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099 |
| GTIN (EAN) | 4013364021518 |
| VPE | 25 Stk. |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.