

AK RPA V2A (563 169)


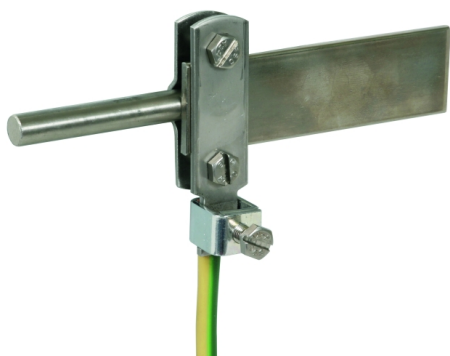


Abbildung unverbindlich

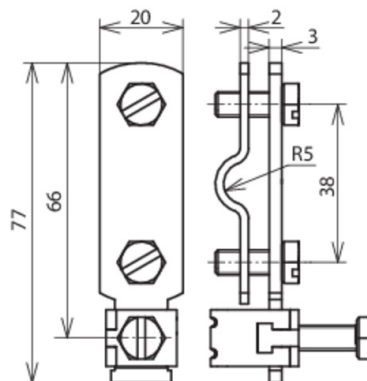

Typ	AK RPA V2A
Art.-Nr.	563 169
Leitungshalter Aufnahme Rd / FI	Ø8-10 / 30 x 3 bis 11 mm
Werkstoff	NIRO
Werkstoff Käfigklemme	SttZn
Anschlussquerschnitt	2,5-95 mm ²
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Schraube	⚙ M6 x 16 / 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Gewicht	76 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364104839
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.