




**EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A (478 430)**



Abbildung unverbindlich

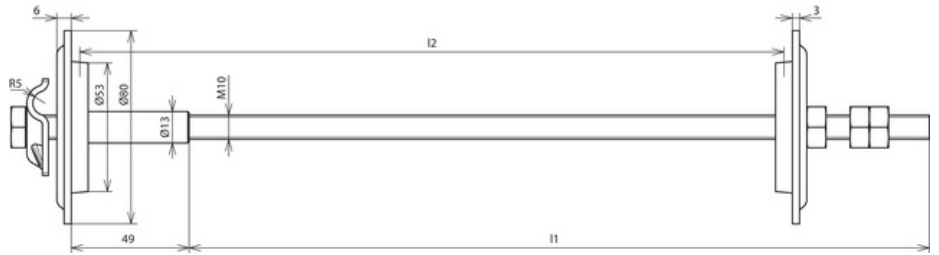

Typ	EWD MVK8.10 M10 L300 500 V4A
Art.-Nr.	478 430
Durchführungslänge (l2)	300-500 mm
Gewindestange Länge (l1)	508 mm
Dichtungen	Neopren
Dichtteller Ø	80 mm
Werkstoff Teller	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Werkstoff Gewindestange / Mutter	NIRO
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	680 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364136342
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.