




FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A (365 059)



Abbildung unverbindlich

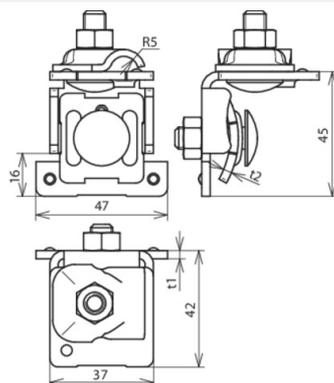

Typ Art.-Nr.	FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A 365 059
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Materialstärke (t1)	2,5 mm
Klemmbereich	0,7-8 mm
Leitungshalter Modell	Klemmbock
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Leitungsführung	fest
Schraube	⬆ M8 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	134 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364091856
VPE	50 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.