




BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)



Abbildung unverbindlich

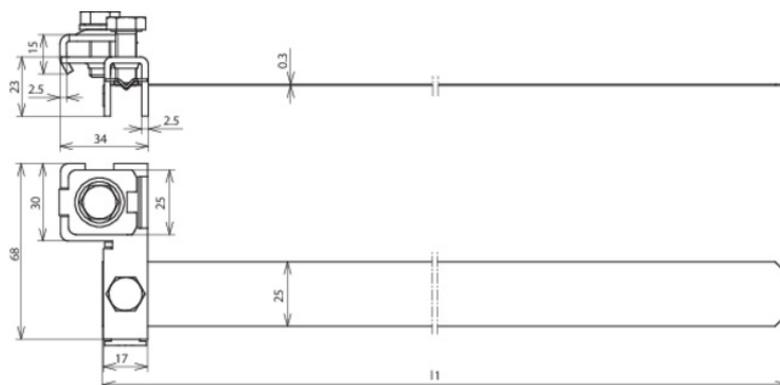

Typ	BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.	540 100
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	16-168 mm (3/4-6")
Schraube	☒ M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t)	570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd	1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrätig)	4-50 mm ²
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	133 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
Militärische Bezeichnung	VG 96953 T05 B0002
Versorgungs-Nr.	5975-12-120-7744
GTIN (EAN)	4013364094109
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.