




BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A (540 103)



Abbildung unverbindlich

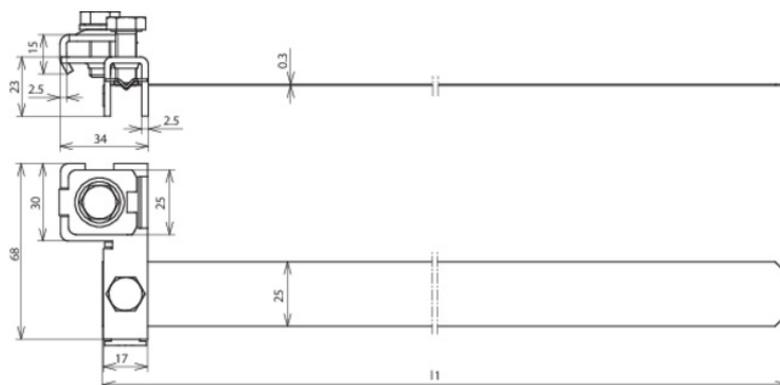

Typ	BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.	540 103
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	16-89 mm (³ / ₄ -3")
Schraube	☒ M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t)	330 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd	1-2 Leiter Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrätig)	4-50 mm ²
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	120 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
Militärische Bezeichnung	VG 96953 T05 B0001
GTIN (EAN)	4013364101302
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.