



**SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN (308 220)**

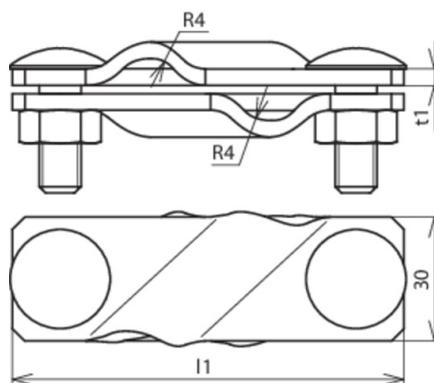


Abbildung unverbindlich

Typ	SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
Art.-Nr.	308 220
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd	7-10 / 7-10 mm
Klemmbereich Rd / FI	7-10 / 30 mm
Klemmbereich FI / FI	30 / 30 mm
Schraube	☛ M10 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung (l1 x t1)	94 x 4 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Gewicht	250 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364084216
VPE	25 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.