


DC BK 6 RD10 STBLANK (308 130)



Abbildung unverbindlich

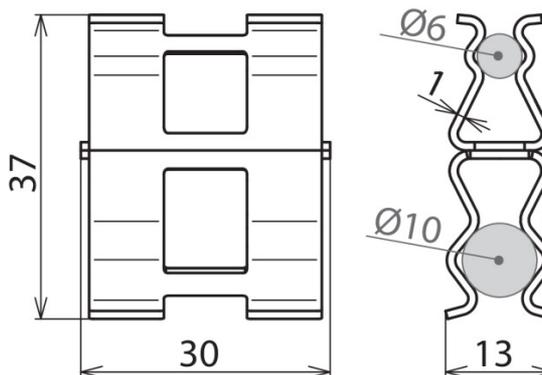

- Kompakt, leicht und ressourcenschonend
- Schnell und werkzeuglos
- Effizient und zeitsparend

Typ	DC BK 6 RD10 STBLANK
Art.-Nr.	308 130
Werkstoff	St/blank
Klemmbereich Rd* / Rd	6-7 / 10 mm
Materialstärke (t1)	1 mm
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	2,5 kA
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	18 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364288942
VPE	50 Stk.

*) Nenndurchmesser d_s der Bewehrung

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.