


DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A (204 129)



Abbildung unverbindlich

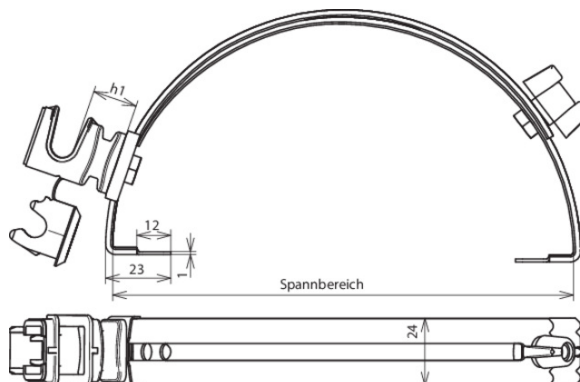

Typ Art.-Nr.	DLH DS 8 H36 FG180.280 GR V2A 204 129
Werkstoff Dachleitungshalter	NIRO
Spannbereich	180-280 mm
Bauhöhe Leitungshalter (h1)	36 mm
Werkstoff Leitungshalter	Kunststoff
Farbe Leitungshalter	grau •
Leitungshalter Aufnahme Rd	8 mm
Haltekrallenlänge	23 mm
Leitungshalter Modell	DEHNsnap
Leitungsführung	lose
Anwendungshinweis	Leitungsführung (Halter) seitlich verstellbar
Innengewinde	M6
Gewicht	102 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364021433
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.