


## DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A (204 269)



Abbildung unverbindlich

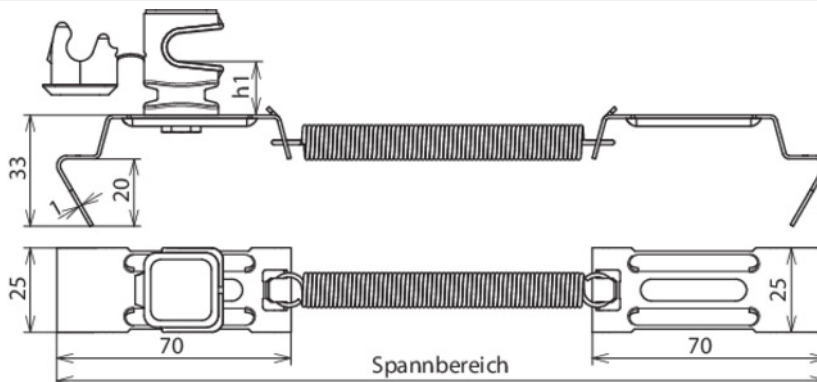

| Typ<br>Art.-Nr.                        | DLH SS 8 H16 FG180.280 GR V2A<br>204 269 |
|--|--|
| Dachleitungshalter Modell              | SPANNsnap                                |
| Werkstoff Dachleitungshalter           | NIRO                                     |
| Spannbereich Firstziegelbreite         | 180-280 mm                               |
| Bauhöhe Leitungshalter (h1)            | 16 mm                                    |
| Werkstoff Leitungshalter               | Kunststoff                               |
| Farbe Leitungshalter                   | grau •                                   |
| Leitungshalter Aufnahme Rd             | 8 mm                                     |
| Haltekrallenlänge                      | 20 mm                                    |
| Leitungshalter Modell                  | DEHNsnap                                 |
| Leitungsführung                        | lose                                     |
| Anwendungshinweis                      | seitlich verstellbare Leitungsführung    |
| Gewicht                                | 64 g                                     |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099                                 |
| GTIN (EAN)                             | 4013364035812                            |
| VPE                                    | 25 Stk.                                  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.