


DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN (202 050)



Abbildung unverbindlich

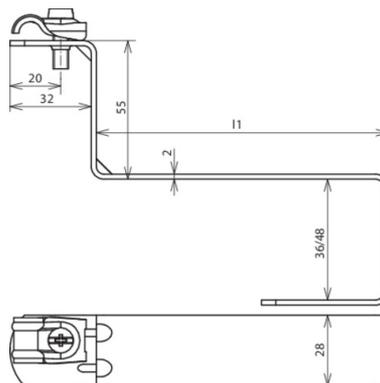

Typ	DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
Art.-Nr.	202 050
Werkstoff Dachleitungshalter	St/tZn
Strebenlänge (I1)	115 mm
Werkstoff Leitungshalter	St/tZn
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-10 mm
Art der Dacheindeckung	Ziegeldächer
Befestigungsmöglichkeit	zum Einhängen in die Dachlattung
Leitungshalter Modell	DEHNQUICK
Leitungsführung	fest
Bohrung Ø	8,4 mm
Gewicht	137 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364020214
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.