



KS FL40 STTZN (320 044)


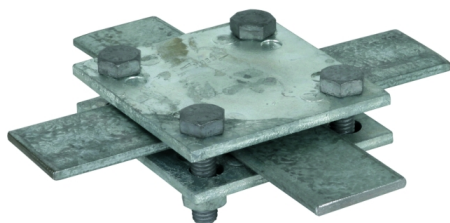


Abbildung unverbindlich

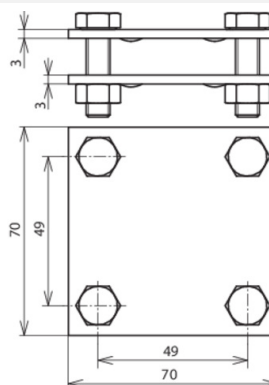

Typ Art.-Nr.	KS FL40 STTZN 320 044
Werkstoff Klemme	St/tZn
Klemmbereich FI / FI	30-40 / 30-40 mm
Schraube	☛ M8 x 30 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	St/tZn
Abmessung	70 x 70 x 3 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
Zinküberzug nach DIN EN 1461	≥ 70 µm
Gewicht	301 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364021501
VPE	25 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.