


## RE 25 1500 V4A (649 150)



Abbildung unverbindlich

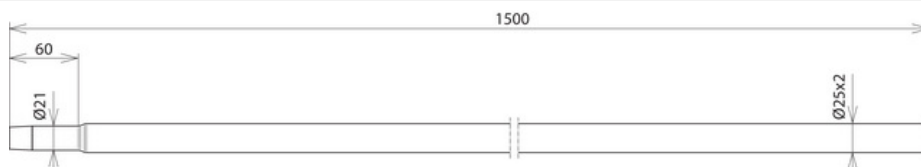

Typ	RE 25 1500 V4A
Art.-Nr.	649 150
Werkstoff	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Stablänge	1500 mm
Durchmesser Ø	25 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Wandstärke	2 mm
Querschnitt	145 mm <sup>2</sup>
Gewicht	1,7 kg
Kupplung	21 mm
Zugfestigkeit	500-700 N/mm <sup>2</sup>
Statische Zugfestigkeit (senkrechter Zug)	ca. 40000 N
Spezifischer Leitwert	≥ 1,25 m / Ohm mm <sup>2</sup>
Spezifischer Widerstand	≤ 0,80 Ohm mm <sup>2</sup> / m
Gewicht	1,71 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364126350
VPE	6 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.