


FS 16 10 1500 AL (103 210)



Abbildung unverbindlich

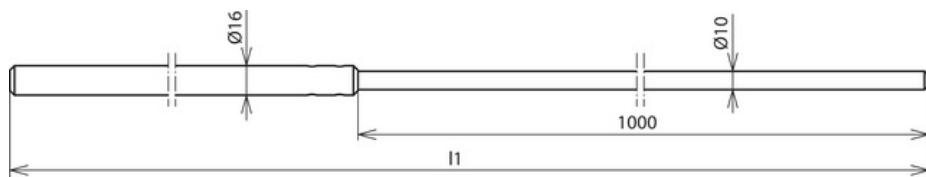

Fangstange mit Verjüngung (1000 mm) angefast, zum Schutz von Dachaufbauten, Kaminen usw., speziell für Betonsockel (17 kg) mit Keiltechnik oder für die Befestigung mit Stangenhaltern /Distanzhaltern.

Typ	FS 16 10 1500 AL
Art.-Nr.	103 210
Gesamtlänge (l1)	1500 mm
Länge verjüngt	1000 mm
Werkstoff	AlMgSi
Durchmesser Ø	16 / 10 mm
Ausführung	angefast
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	480 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364066311
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sämtliche Fangstangen / freistehende Fangstangen auf Anfrage in Sonderlänge erhältlich.