

AF 10 V4A 1500 (860 115)


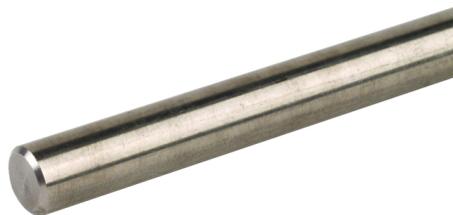


Abbildung unverbindlich

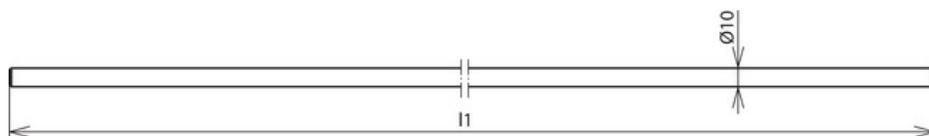

Aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A), für den Anschluss der Ableitungen an die Erdungsanlage.

Typ	AF 10 V4A 1500
Art.-Nr.	860 115
Werkstoff	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI:	316Ti / 316L
Länge (l1)	1500 mm
Abmessung	Ø10 mm
Querschnitt	78 mm ²
Normenbezug	DIN EN 62561-2
Gewicht	930 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364101104
VPE	5 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Abweichende Abmessungen auf Anfrage.