



PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40 (563 040)


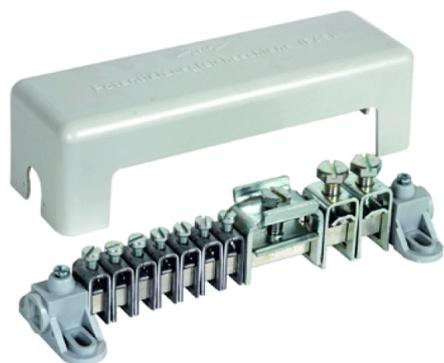


Abbildung unverbindlich

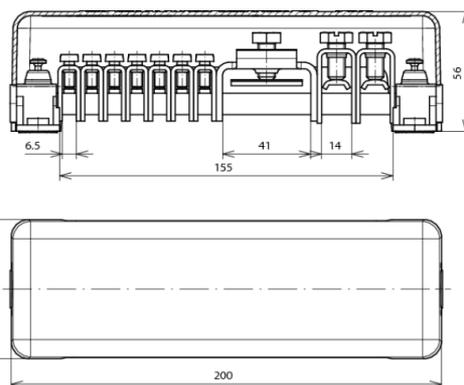

Typ	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Art.-Nr.	563 040
Anschluss (ein- / mehrdrätig)	7x 2,5-25 mm ²
Anschluss Rd (ein- / mehrdrätig / Seil)	2x 8-10 mm oder 16-95 mm ²
Anschluss FI	1x -40 x 5 mm
Klemmschiene	Ms/gal Sn
Querschnitt	100 mm ²
Befestigung	[4x] 6 x 12 mm
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	460 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364082861
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.