



AS S TE 25 7.10 FL40 V4A (649 015)

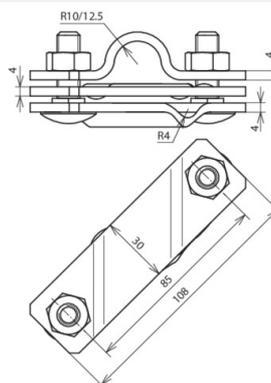


Abbildung unverbindlich

Typ	AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
Art.-Nr.	649 015
Werkstoff	NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd / Fl	7-10 / -40 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	35-95 mm ²
Ausführung für Tiefenerder	Ø25 mm
Schraube	☛ M10 x 35 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Kurzschlussstrom (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8 kA
Gewicht	300 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364119376
VPE	20 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.