


CasaTherm S2000 FB Gold

CasaTherm S2000 FB Gold, #70040
mit Wandhalterung (im Lieferumfang)

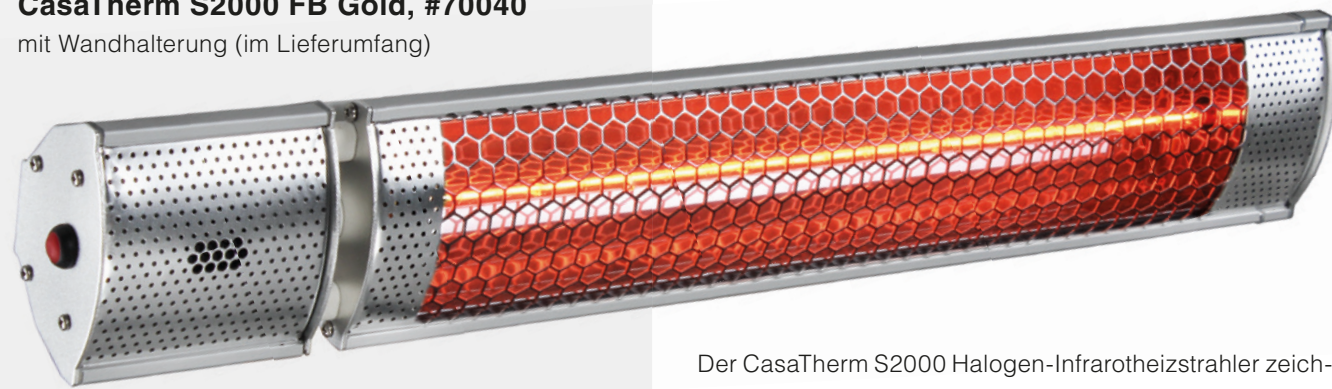

Jetzt Neu:

Modell CasaTherm S2000 mit hochwertiger **Goldröhre!**
Verbesserte Wirkung bei gleichem Verbrauch.

Goldröhre

Neu!

inkl. Fernbedienung
2 Stufen, Ein/Aus



- neueste Halogen-Infrarot Technologie
- hoher kurzwelliger Strahlungsanteil (IR-A)
- unmittelbare Wärme ohne Aufheizen
- direktes Erwärmen durch Tiefenwärme
- wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung
- ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP55: strahlwassergeschützt)
- robustes Design-Gehäuse
- hohe Leistung - Goldröhre mit 2.000 Watt
- großer Wärmebereich bis 11 m²
- inkl. Wandhalter und 2-stufiger Fernbedienung
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- keine Emissionen
- wartungsfrei

Nur für Außen!

Der CasaTherm S2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise, seine hohe Flexibilität sowie durch seine niedrigen Anschaffungskosten aus.

Die Halogen-Infrarot-Goldröhre mit hohem kurzwelligem Strahlungsanteil hat eine Lebensdauer von ca. 5.000 Std.


Die Montage kann direkt an der Wand oder mit optionalem Zubehör horizontal schwenkbar an Wänden, Decken, Stangen, Sonnenschirmen oder an einer stabilen Standaufstellung erfolgen.

Der CasaTherm S2000 Gold hat eine Leistung von 2.000 Watt und wird mit Fernbedienung, Ein/Aus-Schalter am Gerät sowie 1,8 m Gummikabel und Schukostecker sowie Wandhalter geliefert.


Daten

Art.-Nr. (mit Kabel/Stecker, Fernbedienung und Schalter)	70040
Wärmebereich (m ²)	bis 11
Aufheizzeit ca. (Sekunden)	< 5
Empfohlener Mindestabstand zur Decke/Schirm (m)	0,40
Anzahl Stufen	2
Lebensdauer Röhre (Std.)	ca. 5.000
Maße B x H x T (mm)	663 x 106 x 72,5
Gewicht (kg)	1,9
Leistungsaufnahme (W)	2.000
Stromaufnahme (A)	8,7
Spannung / Frequenz (V / Hz)	220-240 / ~50/60
Schutzart / Schutzklasse	IP55 / I
Farbe	silber
Material	Aluminium

Wärmebereich

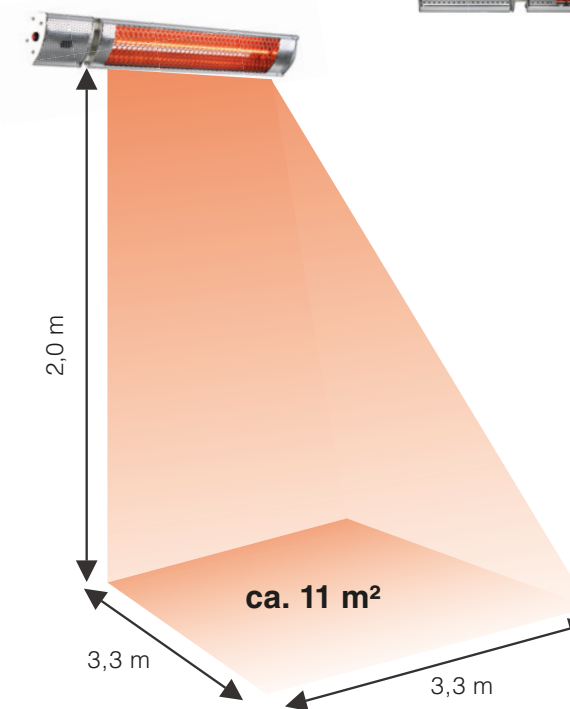

Zubehör	Art.-Nr.
Standaufstellung STA3	70014
Ersatzröhre Gold 2.000 W	70038
Schwenkbarer Wandhalter	71014
Universalklemme für Rohre UK2	70045
Kettenabhängung KAH	70043

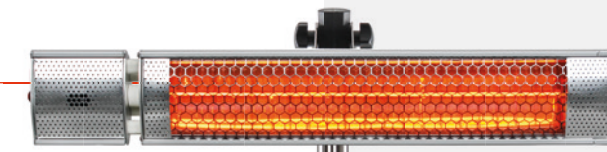

Der optionale, höhenverstellbare **Standaufsteller STA3, #70014**

ermöglicht einen stabilen und sicheren Stand. Höhenverstellbar von 1310 bis 2005 mm.



Der Neigungswinkel kann frei eingestellt werden

Maße (mm)

- A = 663
- B = 106
- C = 72,5
- D = 106
- E = 72,5

