


LED STRIP BASIC 30 IP54

- Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Spritzwasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innenbereich und im vor Witterung geschützten Außenbereich
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)
- Geeignet für Anwendungen mit mittlerem Helligkeitsbedarf
- Die geringe Breite des Streifens von nur 8mm ermöglicht die problemlose Verklebung in handelsüblichen Aluminium Profilen, welche für eine ausreichende Kühlung sorgen.
- Montage durch selbstklebendes 3M Klebeband

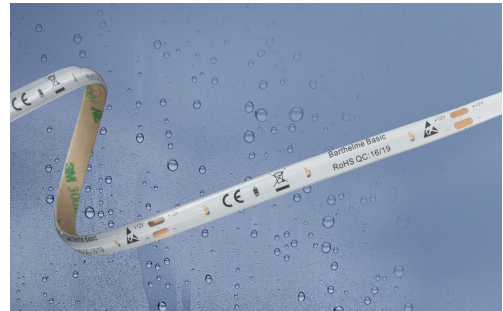

LICHTTECHNISCHE DATEN

	51540428	51540433	51540434
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	160 lm/m		173 lm/m
Effizienz	65 lm/W		72 lm/W
Energieeffizienzklasse	A		
Typ. Farbwiedergabeindex	90		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		

ELEKTRISCHE DATEN

	51540428	51540433	51540434
Betriebsspannung	12 V DC		
Typ. Betriebsstrom	1000 mA		
Typ. Leistung	12 W		
Typ. Leistung je Meter	2,4 W/m		

MECHANISCHE DATEN

	51540428	51540433	51540434
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	8 mm		
Höhe Streifen	2 mm		
Anzahl LED pro Cut	3		
Anzahl Cuts	50		
Länge pro Cut	100 mm		
Schutzart	IP 54		

SONSTIGE DATEN

	51540428	51540433	51540434
Max. betriebsbare Länge ¹	5000 mm		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

