

LED STRIP BASIC TOP VIEW 4 mm 140 IP67

- Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen)
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)



LICHTTECHNISCHE DATEN

CV	24 VDC	19,2 W/m	140 mm	PITCH 7	120°	500 cm max
----	--------	----------	--------	---------	------	------------

	51540528	51540533	51540534
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	1570 lm/m	1630 lm/m	1710 lm/m
Effizienz	82 lm/W	85 lm/W	89 lm/W
Energieeffizienzklasse	A+		
Typ. Farbwiedergabeindex	90		
LED Abstrahlwinkel	120 °		
Lebensdauer L70	30000 h		

ELEKTRISCHE DATEN

	51540528	51540533	51540534
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	4 A		
Typ. Leistung	96 W		
Typ. Leistung je Meter	19,2 W/m		


MECHANISCHE DATEN

	51540528	51540533	51540534
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	12 mm		
Höhe Streifen	4 mm		
Anzahl LED pro Cut	7		
Anzahl Cuts	100		
Länge pro Cut	50 mm		
Schutzart	IP 67		

SONSTIGE DATEN

	51540528	51540533	51540534
Max. betreibbare Länge ¹	5000 mm		

TECHNISCHE ZEICHNUNG

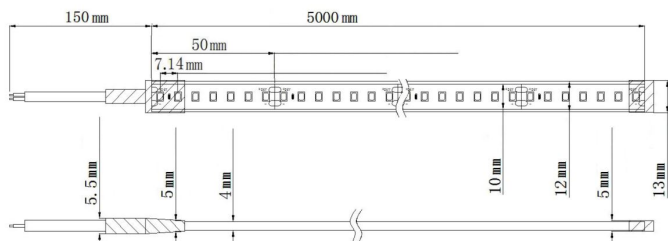

ZUBEHÖR

51540501	
Beschreibung	Montageset BASIC TOP VIEW 4 mm, 10 Silikonhalter, 20 Schrauben, 5 Einspeisekappen, 5 Endkappen
Bemerkungen	Schrauben 1,7 x 8 mm