

# LED STRIP BASIC SIDE VIEW 11 mm 140 IP66

- Flexibler LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte
- Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen)
- Hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen Farbwiedergabeindex > 90 (CRI>90)



## LICHTTECHNISCHE DATEN

CV	24 VDC	14,4 W/m	140 mm	PITCH 7	120°	500 cm max
----	--------	----------	--------	---------	------	------------

	51540628	51540633	51540634
Typ. Farbtemperatur ±15%	2700 K	3000 K	4000 K
Lichtfarbe	warmweiß	weiß	kaltweiß
Typ. Lichtstrom je Meter	317 lm/m	360 lm/m	400 lm/m
Effizienz	22 lm/W	25 lm/W	28 lm/W
Energieeffizienzklasse	C	B	
Typ. Farbwiedergabeindex	90		
LED Abstrahlwinkel	120°		
Lebensdauer L70	30000 h		

## ELEKTRISCHE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Betriebsspannung	24 V DC		
Typ. Betriebsstrom	3 A		
Typ. Leistung	72 W		
Typ. Leistung je Meter	14,4 W/m		


## MECHANISCHE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Länge Streifen	5000 mm		
Breite Streifen	11 mm		
Höhe Streifen	6,5 mm		
Anzahl LED pro Cut	7		
Anzahl Cuts	100		
Länge pro Cut	50 mm		
Schutzart	IP 66		

## SONSTIGE DATEN

	51540628	51540633	51540634
Max. betreibbare Länge <sup>1</sup>	5000 mm		

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

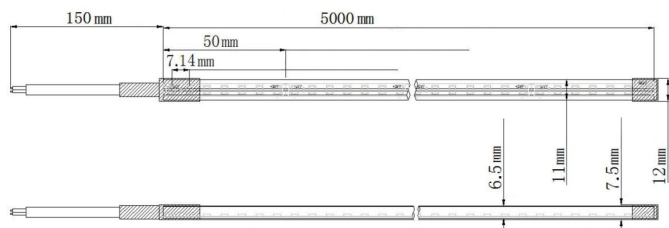

## ZUBEHÖR

<b>51540601</b>	
<b>Beschreibung</b>	Montageset BASIC SIDE VIEW 11 mm, 20 Halteklammern/Schrauben, 5 Einspeisekappen, 5 Endkappen
<b>Länge</b>	20 mm
<b>Breite</b>	7,5 mm
<b>Höhe</b>	11,1 mm
<b>Bemerkungen</b>	Halteklammern aus Edelstahl Schrauben 3 x 8 mm