

# T.B. RGB



**3 Fan Pack**

**UCTBRGB12-BP3**

**6 Fan Pack**

**UCTBRGB12-BP6**

**Expansion Unit**

**UCTBRGB12-SG**



- RGB-Beleuchtungseffekte
- RGB Sync Ready
- 3-in-1-Fernbedienung

T.B.RGB verwendet die exklusive ENERMAX LED LIGHTING Technologie, für unglaublich helle und gleichmäßige RGB-Beleuchtung. Mit der patentierten Twister-Lager Technologie kann der T.B. RGB-Lüfter nicht nur schöne Lichteffekte erzeugen, sondern bieten auch eine hervorragende Laufruhe. Die 3 und 6 Fan Packs werden mit einer ENERMAX RGB-Steuereinheit geliefert, die bis zu 8 x RGB-Lüfter und 2 x zusätzliche RGB-Geräte unterstützen. Darüber hinaus können mit der mitgelieferten 3-in-1-Fernbedienung die gewünschten RGB-Lichteffekte, Farben und die Lüftergeschwindigkeiten eingestellt werden. Es ist keine Software oder APP erforderlich.



## Features



- Einzigartiger Halo-Rahmen mit lebendige visuelle Effekte

- ENERMAX LED LIGHTING Technologie sorgt für eine gleichmäßige Leuchtdichte.

T.B.RGB



Unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung ohne sichtbare Punkte

Others




Ungleichmäßige Beleuchtung mit sichtbaren Punkten



## ▼ Synchronisierbare RGB-Beleuchtung


Kompatibel mit den 4-Pin-RGB-Headern auf Motherboards.

▼ Die 3-in-1-Fernbedienung ermöglicht es, die gewünschten RGB-Lichteffekte, Farben und Lüftergeschwindigkeiten einfach und bequem einzustellen.

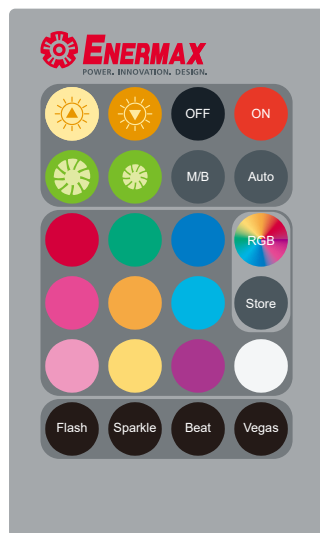

Funktion			Helligkeit / Geschwindigkeit
			AUS / AN
			Lüfterdrehzahl mehr / weniger
			Motherboard Sync-Taste
			10 Farben mit Flash Effekt
Farben			RGB-Modus Farben im Wechsel
			Speichert die Farbe im RGB-Modus
			LED-Farbe
Effekte			Flash
			Sparkle
			Beat
			Alle 3 Modi im Wechsel

▼ Die ENERMAX RGB-Steuerbox kann bis zu 8 x RGB-Lüfter und 2 x RGB-LED-Geräte verwalten.

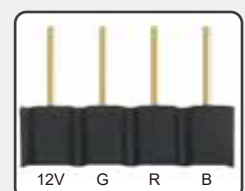

\*RGB-LED-Pin-Belegung

▼ Patentierte Twister-Lager-Technologie



Lange Lebensdauer und Lautstärke



Abnehmbare Lüfterblätter für einfache Reinigung

▼ Gummipuffer minimieren  
Vibrationen während des Betriebs.



Model Number	UCTBRGB12-BP3	UCTBRGB12-BP6	UCTBRGB12-SG
Lüfter/Modell	3 Stück	6 Stück	1 Stück
Abmessung (mm)	120 (W) x 120 (H) x 25 (D)		
Drehzahl (1/min)	1.500 (±10%) *500-1.500 (±10%) über Fernbedienung		
Luftstrom (CFM)	47,53 (max)		
Luftstrom (m³/h)	80,75 (max)		
Statischer Druck (mm-H <sub>2</sub> O)	1,66 (max)		
Maximale Lautstärke (dBA)	22		
Nennstrom - Lüfter (A)	0,15		
Nennstrom - RGB LED (A)	0,3		
Nennspannung (V)	12		
MTBF (Stunden)	≥ 160.000 @ 25°C		
Anschluss	6-PIN		
Zubehör	12 x Schrauben 1 x RGB Steuer-Box 1 x Fernbedienung	24 x Schrauben 1 x RGB Steuer-Box 1 x Fernbedienung	4 x Schrauben

**Versandinformationen**

Barcode	EAN	4713157723345	4713157723420	4713157723505
	UPC	819315023341	819315023426	819315023501
Abmessung Produktverpackung		160 x 133 x 100 mm	210 x 133 x 135 mm	132 x 125 x 30 mm
Bruttogewicht / Produkt		730 g	1.285 g	188 g
Abmessung Umkarton		538 x 335 x 309 mm	435 x 423 x 302 mm	420 x 320 x 280 mm
Menge / Umkarton		20 Stück	12 Stück	60 Stück
Bruttogewicht / Umkarton		16,0 kg	17,0 kg	12,23 kg