

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 11.02.2019
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

Starlight

Technische Details

Artikel-Nr. **404005**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **6W 220-240V GU10 350lm 40° 1800-6500 K white+color ZB**



Technik

Produktdaten

Sockel	GU10
Brennlage	u360
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	61
Schutzglas	nein
UVSchutz	nein

Maximale Umgebungstemperatur [°C]	35
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	ja
Austausch stromlos	nein

Freibrennbetrieb	ja
Nicht in Reflektoren	ja
Belüftung erforderlich	ja
CE	ja
GOSTR	nein

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	6,00
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	6,00
Leistungsaufnahme Maximalwert [W]	6,00
Lebensdauer Nominalwert [h]	25000

Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60
Stromart	AC
Nom. Stromstärke [mA]	48
Nom. Stromstärke Maximalwert [mA]	48
EEK	A+
Elektrischer Leistungsfaktor [\geq]	0,50

Zündzeit [sec.] [$<$]	0,5
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	100000
Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	6
Ausfallrate 1000h [%] [\leq]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	350
Lichtstrom Bemesswert [lm]	350
Candela Nominalwert [cd]	570
Candela Bemesswert [cd]	570
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	40
Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	58

Kelvin [K]	2700
Lichtfarbe	white+color (1800-6500K+RGB)
Farbwiedergabeeigenschaft	
Ra [\geq]	80
Farbkonsistenz initial [SD-CM] [$<$]	6
Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [\geq]	0,80

Lichtstromerhalt am Ende NLD [\geq]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [$<$]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [$<$]	2,00

Umwelteigenschaften

WEEE-Produkt	ja
--------------	-----------

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Stück	1
Inhalt (Produkte)	1

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Innerbox

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Stück	4
-------	----------

Tray

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Shrink

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Transportkarton

Gewicht [g]	0
-------------	----------

Stück	48
-------	-----------

Hinweise

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 11.02.2019
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **404005**
Warengruppe: **LED-SMD/COB/Reflektorform/GU10**
Bezeichnung **6W 220-240V GU10 350lm 40° 1800-6500 K white+color ZB**



EEK-Label

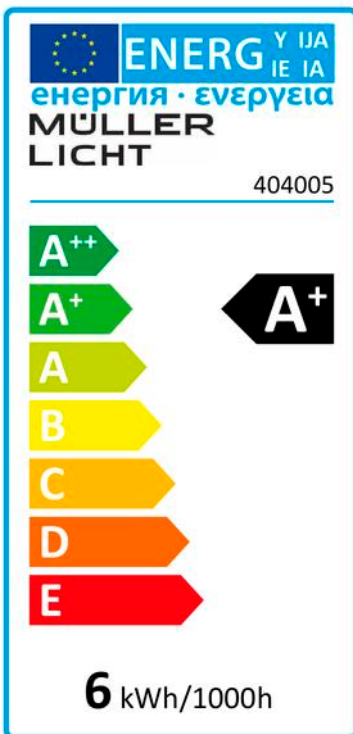

Spektrum

