



Aluguss-Mehrzweck-Rohrausleger

Baureihen 4860 – 4864

Einsatz: Baureihen 42, 43, 46, 47, 48, 287

Einsatzbereiche:

Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:

Aluminium-Gussteil: Naturbelassen, mit vier Befestigungsbohrungen $\varnothing 10,5$ und Aufnahmeschaft für Auslegerrohr aus verzinktem Stahl.


Auslegerrohr/Tragestützen: $\varnothing 42$ mm (100, 250 bzw. 400mm lang) oder $\varnothing 60$ mm (100 bzw. 250mm lang), mit 2 Schrauben M8.

Auslegerrohrmontage:

Auslegerrohre $\varnothing 42$ mm werden in den Aufnahmeschaft geschoben, Auslegerrohre $\varnothing 60$ mm werden auf den Aufnahmeschaft geschoben. Die Befestigung erfolgt mit 2 Schrauben M8 (im Lieferumfang enthalten).

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben.


4860/62/63

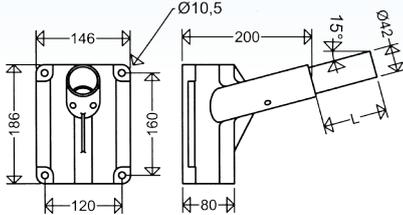

4860 - 4864

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48600 0001	4860	42	100	1,4
48600 0002	4861	60	100	1,7
48600 0003	4862	42	250	1,9
48600 0004	4863	42	400	2,3
48600 0005	4864	60	250	2,5

4861/64

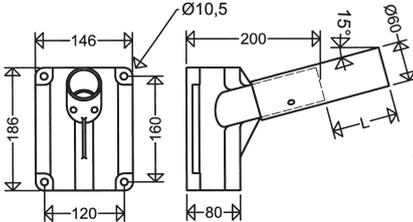

Alublech-Standard-Rohrausleger

Baureihen 4870 / 4871

Einsatz: Baureihen 42, 43, 46, 47, 48

Einsatzbereiche:


Zur Befestigung von Ansatzleuchten an flachen Wänden sowie an Gebäudeecken.

Ausführung:

Aluminium-Blechteil 4mm stark, lichtgrau pulverlackiert (RAL 7035), mit acht Befestigungsbohrungen $\varnothing 9$ und angeschweißtem Auslegerrohr/Tragestützen $\varnothing 42$ mm (100mm lang) oder $\varnothing 60$ mm (100mm lang)

Optionen: Sonderlackierung in RAL- und DB-Farben.

4870/71

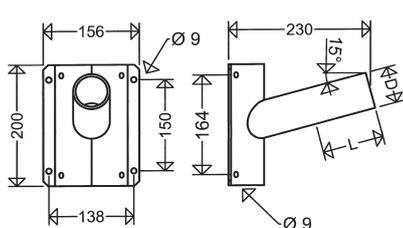

4870 / 4871

Artikel-Nr.	Type	D	L	Gewicht ca. [kg]
48700 0001	4870	42	100	0,6
48700 0002	4871	60	100	0,7

Mastaufsätze, Reduzierstücke

Alle Teile mit Ausnahme der Alu-Rohrleger sind aus feuerverzinktem Stahl hergestellt.

Lackierungen in RAL- und DB-Farben gegen Aufpreis möglich.

Artikel-Nr.	Type	Beschreibung	Gewicht ca. [kg]	Verwendbar für Leuchten:
-------------	------	--------------	------------------	--------------------------

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 42mm

60099 0001	600/1	Einfachaufsatz	3,2	42, 43, 44, 46, 47, 48, 287 (20W)
60099 0002	600/2	Doppelaufsatz	4,0	
60099 0003	600/3	Dreifachaufsatz	4,8	
60099 0004	600/4	Vierfachaufsatz	5,6	

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 60mm

60199 0001	601/1	Einfachaufsatz	3,7	42, 44, 46, 47, 48 und 7573 mit ROB 60/76
60199 0002	601/2	Doppelaufsatz	5,1	
60199 0003	601/3	Dreifachaufsatz	6,5	
60199 0004	601/4	Vierfachaufsatz	7,9	

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 60mm

61099 0001	610/1	Einfachaufsatz	3,7	44 A, und 7573 mit ROB 60/76
61099 0002	610/2	Doppelaufsatz	5,1	
61099 0003	610/3	Dreifachaufsatz	6,5	
61099 0004	610/4	Vierfachaufsatz	7,9	

Reduzierstücke

60399 0001	603 (60/42)	①	2,4	42, 43, 47, 48, 46
60499 0001	604 (60/42)	②	4,0	287 12L...
60599 0001	605 (60/42)	③	3,5	287 06L...
60699 0001	606 (48/42)	④	2,8	42, 43, 47, 48, 46
60799 0001	607 (60/42)	⑤	1,6	42, 43, 47, 48, 46

Bogaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"

61999 0001	619/1		8,8	564, 565
------------	--------------	--	-----	----------

Mastaufsatz für Pendelleuchten mit oberem Gewinde 3/4"

62299 0001	622/1	Einfachaufsatz	7,2	564, 565
------------	--------------	----------------	-----	----------

Mastaufsätze mit Tragestützen Ø 60mm

62599 0001	625/1	Einfachaufsatz	4,6	541, 542, 543, 553, 556, 557, 544, (in Verbindung mit RZ 1), 43, 53, 44, 46, 47, 48
62599 0002	625/2	Doppelaufsatz	7,0	

