

PRODUKTDATENBLATT

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Indoor industrial design luminaires, vintage style, E27 socket



ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Bars, Restaurants

PRODUKTVORTEILE

- Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reduziertes, industrielles Design
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen
- Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht

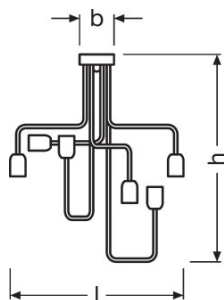

Länge	534,0 mm
Breite	100,0 mm
Höhe	610,0 mm
Produktgewicht	1350,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Glas
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab April 2019
------------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Normen

CEEACREACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075217041	Faltschachtel 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Versandschachtel 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.