

PRODUKTDATENBLATT

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Indoor industrial design luminaires, vintage style, E27 socket

ANWENDUNGSGEBIETE

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Bars, Restaurants

PRODUKTVORTEILE

- Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Reduziertes, industrielles Design
- Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen
- Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Netzspannung
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht

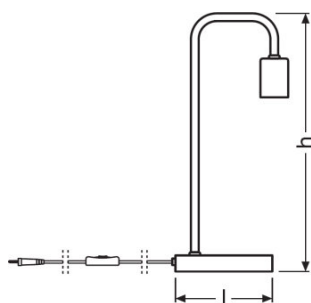

Länge	150,0 mm
Höhe	375,0 mm
Produktgewicht	950,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Glas
Material Abdeckung	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab April 2019
------------------------------	---

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Stecker, EU
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Normen	CEEACREACH

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Keine Leuchtmittel enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075217102	Faltschachtel 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Versandschachtel 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.