

### Verschraubungen für spiralverstärkte PVC-Schläuche

- **PSRSC-FMCFSS Kompressionsverschraubung für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, IP68**

Gerade Verschraubung aus korrosionsbeständigem Edelstahl (SS316) mit starrem Außengewinde.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen.


#### Hauptmerkmale

- Mehrteilige Edelstahl-Verschraubung (SS316) inkl. elastomerer Dichtung
- Abgerundete Ecken, glatte Oberfläche und keine Stellen in denen sich Lebensmittel oder andere Substanzen sammeln bzw. Bakterien wachsen können
- Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden
- Verwendbar für PSRSC-Schläuche



HelaGuard PSRSC-FMCFSS Edelstahlverschraubungen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

<b>MATERIAL</b>	Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316), Messing vernickelt (NPB), Polyamid 6 (PA6)
<b>Betriebstemperatur</b>	-50 °C bis +135 °C
<b>Zulassungen/Normen</b>	EN 1672-2, EN ISO 14155

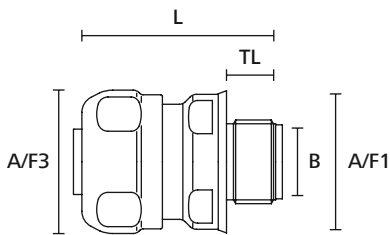

HelaGuard Kompressionsverschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

TYP	Nenn- maß Ø	Gewinde- maß	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Gewinde- länge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PSRSC16- FMCFSS-M16	16	M16	10,7	46,0	27	29	12,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41601
PSRSC20- FMCFSS-M20	20	M20	14,5	49,3	30	32	12,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41602
PSRSC25- FMCFSS-M25	25	M25	18,7	53,7	36	38	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41603
PSRSC32- FMCFSS-M32	32	M32	24,6	53,7	42	45	15,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41604
PSRSC40- FMCFSS-M40	40	M40	32,7	58,4	52	55	16,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41605
PSRSC50- FMCFSS-M50	50	M50	37,7	63,0	59	62	16,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-41606

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen könnten.